


## E2000™ APC Simplex Adapter Keramik mit Flansch, grün, Klasse C

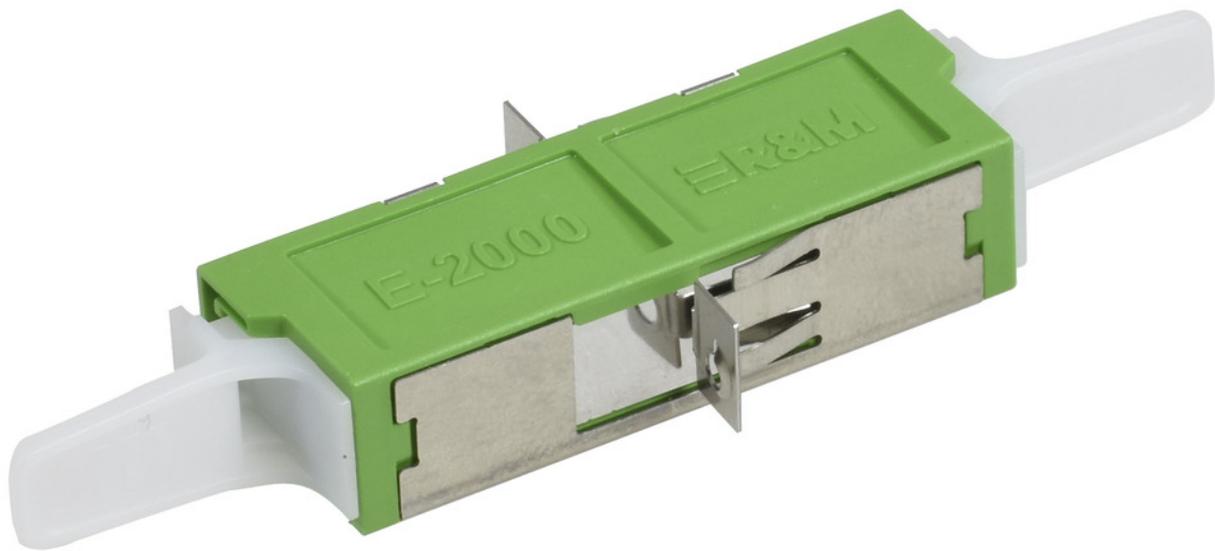

### E2000™

Wo Highend-Lösungen gefordert sind, setzt R&M auf die Steckerfamilie E-2000™. R&M ist einer von weltweit nur drei Herstellern dieses normierten Hochleistungssteckers (hergestellt in Lizenz von Diamond SA, Losone). Hochpräzise Keramikferrulen, getunte Schnittstellen für bessere Einfüge- und Rückflussdämpfungen und APC 8° Ferrulen für High-Return-Loss-Anforderungen sind die Basis für beste Übertragungseigenschaften dieses Push-Pull-Steckers. Die durchgehend hohe Qualität ist garantiert. 100% der Assemblies werden direkt im Prozess geprüft. Die selbst schliessende Blende und bietet nicht nur Schutz gegen Staub und Beschädigung, sondern schützt auch Ihr Wartungspersonal vor energiereichem Laserlicht. Die R&M Steckverbinder entsprechen den Europäischen und international relevanten Normen (CECC 86 275-801, CECC 86 275-802 und IEC 61 754-15).

- Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 (Brennbarkeitsklasse)
- Integrierte, gefederte Blende schützt gegen Verschmutzung und Kratzer
- Lange Führung des Steckkörpers
- Geschlitzte Keramikhülse/Phosphor-Bronze (Hülse)
- 1000 Steckzyklen (Hülse aus Zirkonia-Keramik)
- 500 Steckzyklen (Hülse aus Phosphor-Bronze)



**tde<sup>®</sup>** trans data elektronik GmbH

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

## E2000™ APC Simplex Adapter Keramik mit Flansch, grün, Klasse C

### Lieferumfang

- Kupplung E2000™
- 2 Philips Kreuzschrauben M2 x 8, blau-verzinkt
- 2 montierte 6-kant-Muttern M2, blau-verzinkt

### Technische Daten

Standards (Norm)	UL Listed
	IEC61754-15
	DIN EN 186270
Verbinderklasse	Kupplung
Anzahl Verbinder (A)	1
Steckverbindertyp Anschluss (A)	E2000™
Schutzart (IP) Verbinder (A)	IP 20
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A)	C
Delta Einfügedämpfung	≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4
Steckzyklen	min. 1000 gemäß IEC 61300-2-2
Auszugskraft	min. 70 N gemäß IEC 61300-2-6
Verbinderfarbe (A)	grün
Werkstoff der Hülse	Keramik
Befestigungsart der Kupplung	Flansch schraubbar
Faserart	Singlemode (SM)
Abmessungen	67.7 / 40 x 22 x 9.35 mm
Material	Stahl: X10CrNi18-8 (1.4310) / Kunststoff: PBT, glasfaserverstärkt (halogenfrei)
Hersteller	R&M

### Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
L-R846577	E2000™ APC Simplex Adapter Keramik mit Flansch, grün, Klasse C
L-R846580	E2000™ PC Simplex Adapter Keramik mit Flansch, blau/blau, Klasse C