


tDF<sup>®</sup> - Schranksystem 19"/46HE, zerlegbar, grau

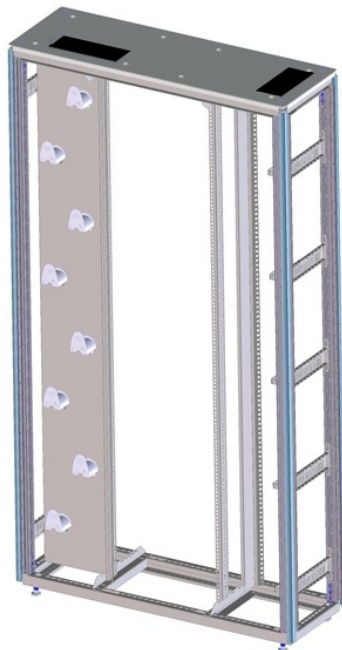

## tDF<sup>®</sup> - tde Distribution Frame (ODF)

tDF<sup>®</sup> ist eine modulare Central-Office-Lösung mit höchster Packungsdichte. Auf 46 Höheneinheiten lassen sich bis zu 4032 Fasern mit LC terminieren. Bei der Entwicklung hat die tde vor allem auf die benutzerfreundliche Montage geachtet. So sind die patentierten Baugruppen komplett von vorne bestückbar. Eine 19-Zoll-Baugruppe belegt drei Höheneinheiten und ist mit zwölf Spleißmodulen bestückbar. Pro Baugruppe lassen sich bis zu 288 Fasern mit LC terminieren. Die Spleiße werden dabei in Standard-Spleißkassetten abgelegt. Einzigartig ist das im Spleißmodul integrierte Bündelader-Überlängenmanagement, bei dem gegenüber herkömmlichen Lösungen eine zusätzliche Höheneinheit für das Überlängenfach gespart wird. Die Stammkabel werden bis seitlich an die Baugruppe herangeführt und dort aufgeteilt. Daraus ergeben sich sehr kurze Absetzlängen für die Stammkabel. Aufgrund der tML<sup>®</sup> Kompatibilität lassen sich auch MPO/MTP<sup>®</sup> Module in derselben Baugruppe bestücken. Durch seinen modularen Aufbau bietet das tDF-Racksystem höchste Flexibilität und lässt sich kundenspezifisch komplett vorkonfiguriert bestellen.



**tde<sup>®</sup>** trans data elektronik GmbH

### Hausanschrift:

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

### Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tDF® - Schranksystem 19"/46HE, zerlegbar, grau

## Technische Daten

Abmessungen (BxHxT)	1200 x 2200 x 400 mm (46 HE)
Farbe	Grau (RAL 7035)
Farbe Designprofile	Taubenblau (RAL 5014)
Bestehend aus	1x Schrankgestell zerlegbar, H=2200, B=1200, T=400mm
	2x 19"-Rasterholme 46 HE, ASA Lochung (1/2-19"), feuerverzinkt mit fortlaufender HE-Beschriftung 1-46 HE
	2x Traverse zum 19" Einbau, stufenlos tiefenverstellbar
	1x Kabelführungsstrebe zur Aufnahme der Verteiler
	7x Multifunktionsstrebe, T = 400 mm
	5x Kabelbügelset Metall, Größe 66 x 125 mm, zur vertikalen Kabelbefestigung
	8x Patchkabelmanager mit Radienbegrenzer
	1x Dach mit Kabeleinführung, B=1200, T=400mm, Durchbrüche mit Bürste abgedeckt
	1x Erdungsset (Kabelquerschnitt 2.5 mm <sup>2</sup> ), nach VDE bis 25A Nennstrom betriebsfertig montiert

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TDF-19/46HE	tDF® - Schranksystem 19"/46HE, zerlegbar, grau
TDF-19/46HE-AD-SET	tDF® - Schrankverbinderset für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-BACK	tDF® - Rückwand für tDF Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-BASE	tDF® - Sockel, mehrteilig für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-BEND	tDF® - 5 x Radienbegrenzer für tDF Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-BEND-CO	tDF® - 10 x Verschluss für Radienbegrenzer für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-DOOR	tDF® - Tür für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-PHZ	tDF® - Profilhalbzylinder inkl. Schlüssel für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-ROOF	tDF® - Dach geschlossen für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-SIDE	tDF® - Seitenwand für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-TABLE	tDF® - Spleißtisch für tDF® Schranksystem 19"/46HE
TDF-19/46HE-WALL-SET	tDF® - Wandbefestigungsset für tDF® Schranksystem 19"/46HE