


tBL® - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 12x E2000™ PC Simplex Adapter, blau/blau

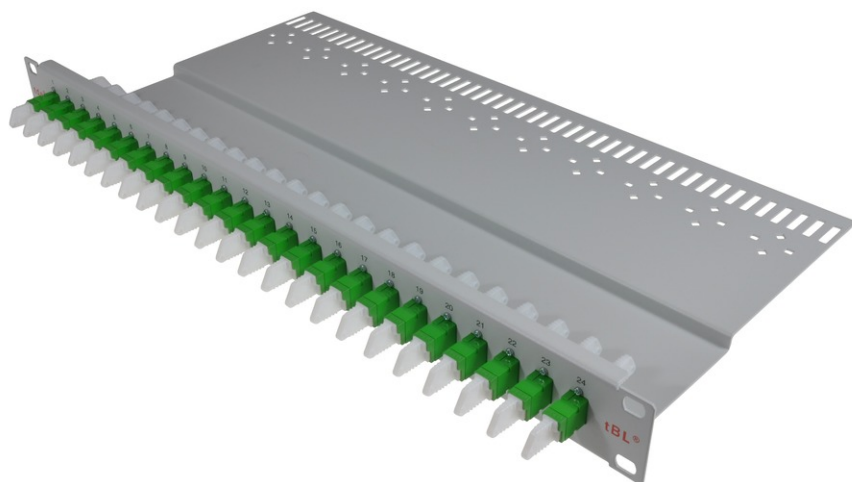

tBL® - tde Basic Link (LWL-Verteiler)

Die LWL Verteiler der tBL® - tde Basic Link Serie sind optimierte Produkte mit hoher Funktionalität und einfachster Handhabung bei der Montage. Das Programm beinhaltet Spleißboxen und Breakoutboxen für 19 Zoll -, Wand- und Hutschienenmontage. Diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe Packungsdichte und ein optimales Fasermanagement aus, so dass die zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden können. Zudem gibt es auch keine scharfen Ecken oder Kanten, um eine Beschädigung der Pigtails oder Bündeladern zu vermeiden. Die Frontplatten bzw. Rangierpanel sind demontierbar. Es gibt Ausführungen für E2000, FC PC, LC, MPO/MTP, MTRJ, MU, SC, und ST. Diese Produkte können mit oder ohne Bestückung bezogen werden. Darüber hinaus gibt es auch Sonderausführungen in IP66 für Outdoor und Offshore Anwendungen.



tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tBL[®] - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 12x E2000[™] PC Simplex Adapter, blau/blau

Technische Daten

Alternativbestückung	TBL-PF24-xxE2-BL (siehe unten)
xx	(01 - 24) Anzahl Simplex Kupplungen

LWL Spleißboxen

Typ	Breakoutpanel mit Kabelabfangung
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Abmessungen	19", 1HE, 240mm tief
Beschriftung	1 - 24 (Siebdruck)
Bestückung	Zur Aufnahme von bis zu 24x SC Simplex, LC Duplex, E2000 Simplex oder MPO Kupplungen

LWL Adapter

Standardisierung (Norm)	gemäss IEC61754-15, DIN EN 186270
Verbinderklasse	Kupplung
Anzahl Verbinder (A)	1
Steckverbinder typ Anschluss (A)	E2000 [™]
Schutzart (IP) Verbinder (A)	20
Schliff Verbinder (A)	PC
Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A)	C
Delta Einfügedämpfung	≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4
Steckzyklen	min. 1000
Auszugskraft	min. 70 N
Verbinderfarbe (A)	blau
Hebel- Rahmen-Codierung Verbinder (A)	Farbe
Rahmenfarbe Verbinder (A)	blau
Werkstoff der Hülse	Keramik
Befestigungsart der Kupplung	Flansch schraubbar
Faserart	Singlemode (SM)
Abmessungen	74.7 / 42 x 22 x 9.35 mm
Material	Kunststoff: PBT, glasfaserverstärkt (halogenfrei)
Hersteller	R&M

Typ	Blindstopfen
Anwendung	Zur Abdeckung von nicht benötigten Adaptersteckplätzen

Typ	Befestigungsset M5
	4er Set (Käfigmutter, Linsenschraube, Zierscheibe)

tBL[®] - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 12x E2000[™] PC Simplex Adapter, blau/blau

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TBL-PF24-12E2A-GN	tBL [®] - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 12x E2000 [™] APC Simplex Adapter, grün/grün
TBL-PF24-12E2-BL	tBL [®] - LWL Breakoutpanel 19" 1HE 12x E2000 [™] PC Simplex Adapter, blau/blau